

IOS-DPLR-WH


Plug Load Receptacle Instruction Sheet / Feuille d'instructions de la prise avec contrôle de l'alimentation / Hoja de instrucciones del receptáculo de carga del enchufe




FEATURES / FONCTIONNALITÉS / CARACTERÍSTICAS

- Half Controlled Receptacle / Prise semi-commandée / Receptáculo semicontrolado
- 8 back slots for wiring / 8 fentes arrière pour le câblage / 8 ranuras traseras para cableado
- Automatic self grounding clip / Attache de mise à la terre automatique / Pinza de puesta a tierra automática
- Tamper Resistant Shutters / Obturateurs inviolables / Contraventanas a prueba de manipulaciones
- Permanent controlled receptacle markings / Marquages permanents sur la prise commandée / Marcas permanentes de receptáculos controlados

Controlled Receptacle and Lighting with No Switch
Prise et éclairage commandés sans interrupteur
Receptáculo controlado e iluminación sin interruptor

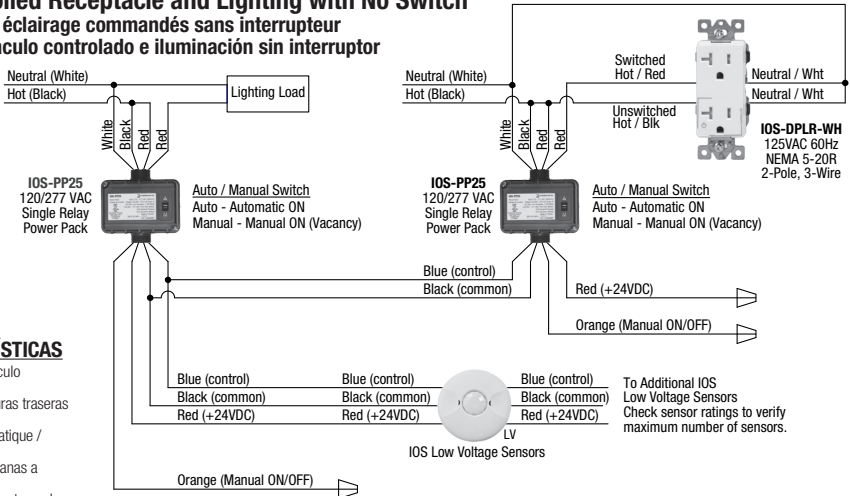

Controlled Receptacle and Lighting with Switch
Prise et éclairage commandés par interrupteur
Receptáculo controlado e iluminación con interruptor

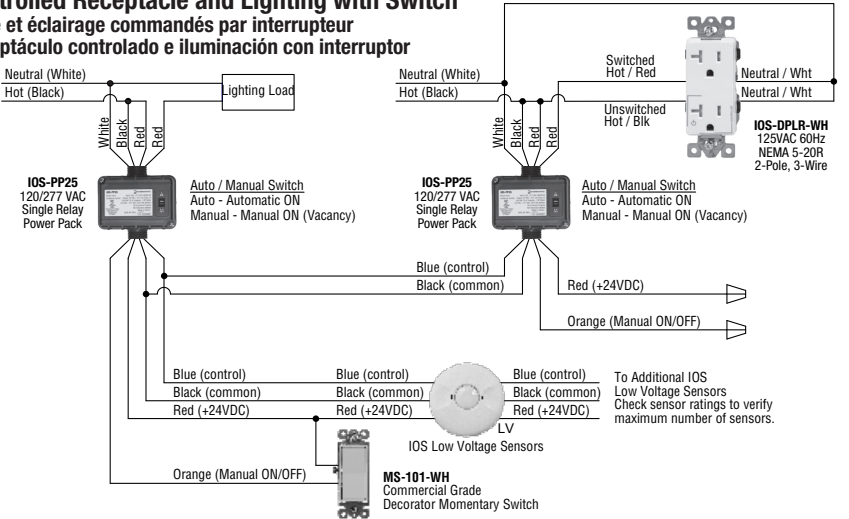

IOS-DPLR-WH Instructions

NOTICE: For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes.

⚠ WARNING

- Risk of Electric Shock or Death. Disconnect power before installing.

⚠ CAUTION

- USE COPPER CONDUCTORS ONLY; 20 A, 10 AWG to 14 AWG.

SPECIFICATIONS:

Input Voltage	20 A, 125 VAC 60 Hz
NEMA Configuration	NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire
Operating Temperature	167° F maximum cont.

DESCRIPTION:

- The IOS-DPLR-WH is a receptacle with one "controlled" outlet and one "always hot" outlet. The controlled outlet is intended to be controlled by an external sensor or switch allowing for energy conservation when no one is present in the area.

IOS-DPLR-WH Instructions

AVIS : Installation devant être effectuée par un personnel qualifié conformément aux codes électriques nationaux et locaux.

⚠ AVERTISSEMENT

- Risque de choc électrique ou de décès. Débrancher l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation.

⚠ ATTENTION

- UTILISER DES CONDUCTEURS EN CUIVRE UNIQUEMENT : 20 A, 10 AWG à 14 AWG.

CARACTÉRISTIQUES :

Tension d'entrée	20 A, 125 V CA, 60 Hz
Configuration NEMA	NEMA 5-20R, bipolaire, trifilaire
Température de fonctionnement	Commande à 75° C (167° F) maximum.

DESCRIPTION :

- La IOS-DPLR-WH est une prise de courant dotée d'une sortie « commandée » et d'une sortie « toujours en phase ». La sortie commandée est conçue pour être commandée par un capteur ou un interrupteur externe permettant d'économiser l'énergie lorsque personne n'est présent dans la zone.

Instrucciones IOS-DPLR-WH

AVISO: Para la instalación por parte de una persona calificada de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales.

⚠ ADVERTENCIA

- Riesgo de descarga eléctrica o muerte. Desconecte la energía eléctrica antes de instalar.

⚠ PRECAUCIÓN

- USE SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE; 20 A, 10 AWG a 14 AWG.

ESPECIFICACIONES:

Voltaje de entrada	20 A, 125 V CA 60 Hz
Configuración NEMA	NEMA 5-20R, 2 polos, 3 cables
Temperatura de funcionamiento	Conteo máximo de 167° F.

DESCRIPCIÓN:

- El IOS-DPLR-WH es un receptáculo con una salida "controlada" y una salida "siempre caliente". La salida controlada está diseñada para ser controlada por un sensor o interruptor externo que permite la conservación de energía cuando no hay nadie presente en el área.

LIMITED WARRANTY

Warranty service is available by either (a) returning the product to the dealer from whom the unit was purchased or (b) completing a warranty claim online at www.intermatic.com. This warranty is made by: Intermatic Incorporated, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. For additional product or warranty information go to: <http://www.intermatic.com> or call 815-675-7000.

GARANTÍA LIMITADA

El servicio de garantía está disponible mediante (a) la devolución del producto al proveedor al que se le compró la unidad; o (b) el llenado de un reclamo de garantía en línea en www.intermatic.com. Esta garantía está hecha por: Intermatic Incorporated, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Para obtener información adicional sobre el producto o la garantía, vaya a: <http://www.intermatic.com> o llame al 815-675-7000.

GARANTIE LIMITÉE

Ce service de garantie est disponible (a) en retournant le produit au vendeur auprès duquel l'unité a été achetée ou (b) en remplissant un formulaire en ligne de réclamation de garantie sur www.intermatic.com. La présente garantie est offerte par : Intermatic Incorporated, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048, États-Unis. Pour de plus amples renseignements sur le produit ou la garantie, veuillez vous rendre sur le site <http://www.intermatic.com> ou appeler le +1 815-675-7000.