

Please read and save these instructions. Read through this owner's manual carefully before using product. Protect yourself and others by observing all safety information, warnings, and cautions. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or damage to product or property. Please retain instructions for future reference.



40" Adjustable Headrest Creeper

Description

This Adjustable Headrest Creeper provides maximum head comfort and shoulder support due to multiple adjustable settings. This 40" steel creeper has six 360° rotating casters and tubular drop rails for complete body support and ease of mobility. The framework is made of heavy-duty steel with a power coated epoxy finish to prevent rust and extend service life. This design has an extra padded headrest for comfort and allows for greater arm movement and shoulder clearance. Durable vinyl cover allows for easy cleanup of dirt, grease, and fluid. Creeper is ideal for automotive work or applications where lying down or layback positions are required.

Unpacking

Take out your new Steel Creeper and any accessories out of the box and lay them flat on a hard, level surface.

After unpacking unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Check for loose, missing, or damaged parts. Shipping damage claim must be filled with carrier.



Specifications and Dimensions

Model	Capacity (Lbs)	Wheels	
		(Qty)	(Size)
1YEU2	250	6	3 inches

Dimensions (Inches)		
Length	Width	Height
40-3/16 x 16-3/4 x 5-5/16"		



40" Adjustable Headrest Creeper

General Safety Information

Read, study and follow all instructions before assembling or operating this device. Failure to heed these instructions may result in personal injury and/or property damage. Do not exceed rated capacity. Do not stand on this Steel Creeper or use as a cart. This creeper was designed for use on hard, level surfaces capable of sustaining the load. Use on other than hard, level surfaces could result in load instability and possible loss of load resulting in property damage and personal injury.

⚠ CAUTION *Alterations shall not be made to this product because of the dangers associated to the misuse of this product.*


⚠ WARNING *If creeper is not operating properly, or parts are loose, missing, or broken, stop use of creeper immediately.*

⚠ DANGER *Creeper fabric will burn. Exercise care when near open flame or with burning cigarettes.*

IMPORTANT: Always use your creeper on a smooth, level surface.

Wheel Assembly

1. Unscrew the top part of the rolling casters (refer to picture 1) and align them with the holes on the metal frame of the creeper.
2. Tighten the screws of the wheels with the hex key wrench provided with your Steel Creeper (see picture 2)

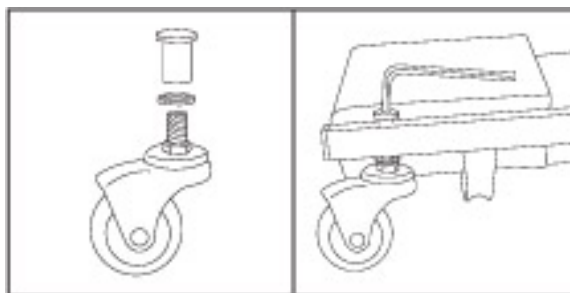

Picture 1

Picture 2

Maintenance

1. Keep the Steel Creeper wiped down and clean.
2. Do not expose to prolonged wet or corrosive conditions.
3. Visually examine the creeper for any crack, bent, loose or missing parts. Please stop using if any of the above occurs.
4. Clean all surfaces and keep all labels, warnings and instructions manual. Wipe and clean creeper after each use and store in a dry, protected environment.
5. Keep work area clean. Cluttered work areas invite injury. Failure to heed this warning may result in personal injury and/or property damage.



40" Adjustable Headrest Creeper

Warranty

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

Should this product fail to perform satisfactorily due to a defect or poor workmanship within ONE YEAR from the date of purchase, return it to the place of purchase and it will be replaced, free of charge. Incidental or consequential damages are excluded from this warranty.

For Repair Parts, call 1-888-448-6746
8 AM - 5 PM PST., Monday through Friday

- Creeper item number: 1YEU2
- Wheels number: 45T177

Manufactured for W. W. Grainger, Inc.
100 Grainger Pkwy., Lake Forest IL 60045 U.S.A.



Lire et conserver les instructions. Lire attentivement ce guide du propriétaire en entier avant d'utiliser le matériel. Respecter les informations de sécurité, les avertissements et consignes afin de protéger les autres et vous-même. Ne pas respecter ces instructions pourrait aboutir à des blessures et/ou endommager le matériel et les biens. Conserver ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement



Sommier roulant avec appuie-tête réglable de 101,6 cm.

Description

Ce sommier roulant avec appuie-tête réglable fournit un confort pour la tête et un support des épaules optimaux grâce à ses nombreuses positions de réglage. Ce sommier roulant en acier de 101,6 cm. est équipé de six roulettes rotatives à 360° et de longerons incurvés tubulaires pour un soutien corporel intégral et une grande mobilité. Le cadre est fait en acier renforcé et muni d'un revêtement de finition en époxy par pulvérisation pour éviter la rouille et allonger la durée de vie. Ce modèle est équipé d'un appuie-tête extra rembourré pour plus de confort et permet une grande plage de mouvement des bras tout en offrant un grand dégagement pour les épaules. Le recouvrement en vinyle durable permet un nettoyage facile de la saleté, de la graisse et des fluides. Le sommier roulant est idéal pour les travaux et applications automobiles pour lesquels les positions allongée et cambrée sont requises.

Déballage

Retirer de la boîte votre nouveau sommier roulant ainsi que tous les accessoires et les déposer sur une surface plate, dure et de niveau.

Une fois tout déballé, bien vérifier que rien n'a été endommagé pendant le transport. Vérifier que tout est en bonne condition et qu'il ne manque rien. Toute réclamation de dommages dus au transport doit être faite auprès de l'entreprise de livraison



Caractéristiques techniques et dimensions

Modèle	Capacité (kg)	Roues	
		(Quantité)	(Taille)
1YEU2	113	6	7,62 cm

Caractéristiques et dimensions

Longueur Largeur Taille

102,05 x 42,54 x 13,48 cm



Sommier roulant avec appuie-tête réglable de 101.6 cm.

Consignes générales de sécurité

Lire, étudier et suivre toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage ou à l'utilisation de ce matériel. Ne pas tenir compte de ces instructions peut aboutir à des blessures et/ou des dommages matériels. Ne pas dépasser la capacité indiquée. Ne pas se tenir debout sur ce sommier roulant et ne pas l'utiliser comme chariot. Ce sommier roulant a été conçu pour être utilisé sur des surfaces dures et de niveau, capables de soutenir la charge. L'utiliser sur d'autres types de surface peut provoquer une instabilité ou une perte possible de la charge et causer des blessures ou des dommages matériels. personal injury.

⚠ CAUTION *Aucune modification ne doit être apportée à cet équipement à cause des risques inhérents à une mauvaise utilisation de ce matériel..*

⚠ WARNING *Si le sommier roulant ne fonctionne pas correctement ou que des pièces sont manquantes, cassées ou desserrées, arrêter immédiatement l'utilisation du sommier roulant.*

⚠ DANGER *Le tissu du sommier est inflammable. Faire très attention avec les cigarettes ou lorsque vous vous trouvez près d'une flamme.*

IMPORTANT: Toujours utiliser votre sommier roulant sur une surface lisse et de niveau.

Assemblage des roues

1. Dévisser la partie supérieure des roulettes (se référer à l'image 1) et les aligner sur les trous du cadre en métal du sommier roulant.
2. Serrer les vis des roues avec la clé hexagonale en croix fournie avec le sommier roulant. (voir image 2).

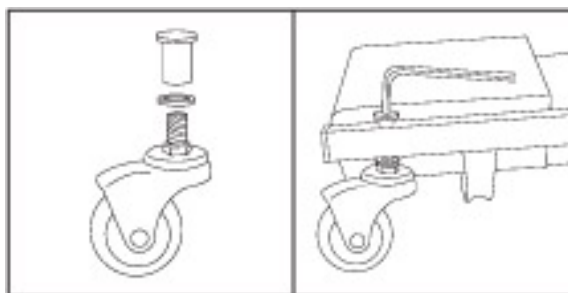


Image 1

Image 2

Entretien

1. Veuillez essuyer le Tabouret D'atelier et le conserver en parfait état de propreté.
2. Il ne doit pas être mouillé ou exposé à des conditions corrosives pendant une durée prolongée.
3. Examinez visuellement le tabouret afin de détecter toute partie fissurée, tordue, desserrée ou manquante. Veuillez cesser de l'utiliser en présence de l'une des ces conditions.
4. Nettoyez toutes surfaces et conservez toutes les étiquettes, les avertissements et le manuel d'instructions. Essuyez et nettoyez le tabouret après chaque utilisation et rangez-le dans un endroit sec et sous protection.
5. Conservez toute zone de travail dans d'excellentes conditions de propreté. Les zones de travail encombrées peuvent entraîner des accidents. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des accidents corporels et/ou des dégâts matériels.



Sommier roulant avec appuie-tête réglable de 101.6 cm.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Toute pièce jugée défectueuse au cours de la période d'un an, en date de l'achat, doit être retournée au lieu d'achat où elles vous seront remplacées, sans frais. Tout dommage encouru par suite d'un accident ou d'une mauvaise manipulation ne sera pas couvert par cette garantie.

Pour les réparations, veuillez appeler notre service des pièces au 1-888-448-6746, du lundi au vendredi, entre 8:00 heures et 17:00 heures, heure normale du Pacifique.

- Sommier roulant # : 1YEU2
- Roues #: 45T177

Toute correspondance de pièces se fait à l'adresse suivante:

Torin Jacks, Inc.
4355 E. Brickell Street,
Ontario, Ca. 91761



Porfavor lea y guarde estas instrucciones. Lea completamente este manual cuidadosamente antes de usar el producto. Protegase usted y otros observando toda la información de seguridad, advertencias y precauciones. Fallar hacer caso a estas instrucciones podría resultar en daño personal y/o al producto. Guarde estas instrucciones para el futuro.



Camilla Ajustable con Cabecera (101.6 cm.)

Descripción

La Camilla Ajustable con Cabecera permite comodidad para la cabeza y diferentes niveles de apoyo. Esta camilla de acero contiene seis ruedas con la capacidad de rotar 360° para apoyo completo y facilidad de movimiento. El armazón esta hecho de acero durable con acabado de pintura de polvo para prevenir que se oxide y para extender la duración de uso. El diseño de esta camilla contiene un colchón para sostener la cabeza para comodidad y permite para el movimiento y alcance con facilidad. La camilla esta cubierta por un vinilo durable permitiendo limpieza fácil de suciedades, grasas, y líquidos. La camilla es ideal para trabajos de mecánica y para otros trabajos donde es necesario esta en una posición plana.

Desempaque

Saque su Camilla Ajustable y todos los accesorios fuera de la caja y extiéndalos en una superficie plana.

Después de desempacar la unidad, inspeccione cuidadosamente todas las partes. Chequee que no haya partes faltantes, sueltas o dañadas. Cualquier daño debido al envío debe de reportarse inmediatamente con el distribuidor..



Dimensiones y Especificaciones

Modelo	Capacidad (kg)	Llantas	
		(Cantidad)	(Tamaño)
1YEU2	113	6	7.62 cm

Dimensiones (cm)		
Longitud	Anchura	Altura

102.05 x 42.54 x 13.48



Camilla Ajustable con Cabecera (101.6 cm.)

Información de Seguridad General

Lea, estudie y siga todas las instrucciones antes de ensamblar u operar este producto. No obedecer estas instrucciones podría resultar en daño personal y/o de su propiedad. No exceda la capacidad de carga. No se pare en esta camilla o se use como carrito. Esta camilla ha sido diseñada para uso en superficies duras y firmes capaces de sostener la carga. El uso en cualquier otro tipo de superficie podría resultar en daño personal o de propiedad.

⚠ CAUTION *No se deberá hacer ninguna alteración a este producto debido a los peligros asociados con el mal uso del mismo.*

⚠ WARNING *Si la camilla no esta operando propiamente, o hay partes sueltas, faltantes o rotas, deje de usarla inmediatamente.*

⚠ DANGER *La fabrica de la camilla puede quemarse. Tenga cuidado de no trabajar cerca de flamas o cigarrillos encendidos.*

IMPORTANTE: Siempre use esta camilla en una superficie suave y nivelada.

Ensamblaje de Llantas

1. Desatornille la parte superior de las llanta (vea la figura 1) y alinelos con los hoyos en el armazón de metal de la camilla..
2. Apriete bien los tornillos de las llantas con la llave hexagonal que se ha incluido con su camilla (vease la figura

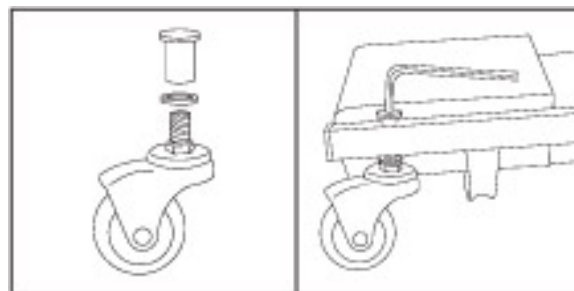


Image 1

Image 2

Mantenimiento

1. Conserve esta camilla bien limpia.
2. No se exponga a condiciones húmedas o corrosivas prolongadas.
3. Examine visualmente la camilla por cualquier doblez, quebradura o partes faltantes. Porfavor deje de usarse si situaciones como estas ocurre.
4. Limpie todas las superficies y coserve todas las etiquetas y manual de instrucciones. Limpie bien la camilla despues de cada uso y guardese en un lugar seco y protegido del medio ambiente.
5. Conserve el area de trabajo limpia. Areas que están desordenadas invitan peligro. No hacer caso a estas advertencias podría resultar en daño personal y/o del producto.



Camilla Ajustable con Cabecera (101.6 cm.)

Garantía

GARANTIA LIMITADA DE 1 Año

Si este producto llegara a fallar o no trabajar satisfactoriamente debido a algun defecto o pobre uso dentro de UN AÑO de la fecha de compra, regreselo a el lugar de compra y éste será remplazado, sin algun costo. Daños incidentales o consecuencias que se hayan provocado están excluidos de esta garantía.

***Para Reparación de Partes, llame al 1-800-323-0620
8 AM - 5 PM PST., Lunes a Viernes***

- Artículo Número: 1YEU2
- Número de Llantas: 45T177

